


GW PUSTA1.PM

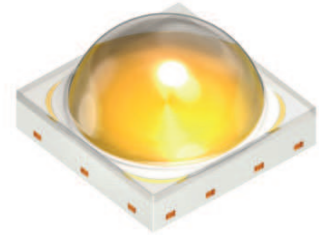

High-power LED with high performance, superior robustness and long lifetime.

Hochleistungs-LED mit hoher Effizienz, überlegener Stabilität und langer Lebensdauer.

Features:

- **Package:** New SMD epoxy package with silicone lens
- **Viewing angle at 50 % I_V:** 120°
- **Color:** 3000 K - 6500 K (white)
- **CRI:** min. 70 (typ. 72)
- **Luminous Flux:** typ. 473 lm @ 5000 K, 85 °C
- **Luminous efficacy:** typ. 164 lm/W @ 5000 K, 85 °C
- **Corrosion Robustness:** Superior Corrosion Robustness

Applications

- Industrial lighting
- Outdoor lighting
- Street and tunnel lighting

Besondere Merkmale:

- **Gehäusetyp:** Neues SMD Epoxyd Gehäuse mit Silikonlinse
- **Abstrahlwinkel bei 50 % I_V:** 120°
- **Farbe:** 3000 K - 6500 K (weiß)
- **CRI:** min. 70 (typ. 72)
- **Lichtstrom:** typ. 473 lm @ 5000 K, 85 °C
- **Lichtausbeute:** typ. 164 lm/W @ 5000 K, 85 °C

- **Korrosionsstabilität:** Höchste Korrosionsbeständigkeit

Anwendungen

- Industriebeleuchtung
- Außenbeleuchtung
- Straßen und Tunnel

