

AI“吃電”狂潮下的破局者：高性能電源管理技術



隨著工業用電量攀升、資料中心規模擴張以及電動汽車的需求激增，社會對電力的依賴程度也與日俱增。

[繼續閱讀](#)

解決方案



99.2%效率 – SiC高功率密度 3.3KW雙向功率PFC電源解決方案

為您介紹一款雙向 AC/DC 評估板–這款無橋圖騰柱功率因數校正器 (PFC)評估板，可提高能量轉換效率、靈活性以及發展無限的應用。 [繼續閱讀](#)



T51 汽車級聚合物貼片鉭電容器 AEC-Q200 認證，超低內阻



永續性 - 高效率的電源管理


安富利與我們的供應商一起為您帶來領先的永續性 - 高效率的電源管理相關產品。



Aeon
SRG-AM62
引領智慧能源管理



Abracon
Abracon 卓越的
超級電容器解決方案

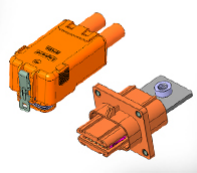

Amphenol
EnergyKlip™系列
450A儲能連接器



ams OSRAM
ams AS8510
analog front end




Belfuse
BMP




Bourns
SRP4021HMT




MPS
Half-Bridge gate
driver MP18831

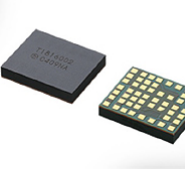

Murata
非隔離型DC-DC轉換
器模組 MYC0409-NA

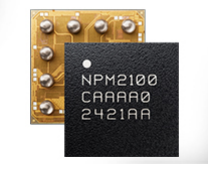

Nordic
nPM2100

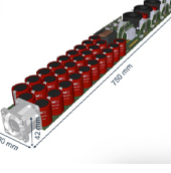

onsemi
Reference design -
12kW AI Cloud PSU




Panasonic
Energy efficient
power relays



Rohm
BD28C53FJ-LB
(New) PWM types
DC/DC converter IC




Samtec
AcceleRate® mP
high-density, high-
speed signal/power
arrays

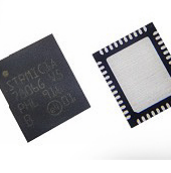


STMicroelectronics
STPMIC1
Highly integrated
power management
IC



Toshiba
SiC MOSFET for
sustainability new
energy industry

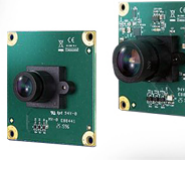

Transcend
高效能 ECM100 與
ECM300 鏡頭模組

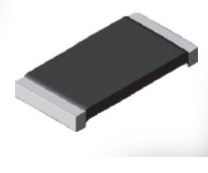

Vishay
WSLP2512
低阻高功率分流器

[▶ 購買](#) [▶ 解決方案](#) [▶ 產品目錄](#) [▶ 技術文章](#) [▶ 聯繫我們](#)

